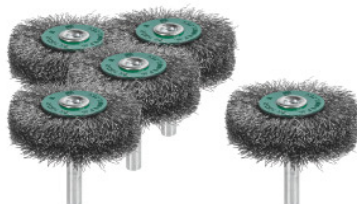


**HOLEX****Perie rotundă cu coadă Sârmă din INOX 0,20 mm, Ø periei D<sub>1</sub>×lățimea garniturii L<sub>1</sub>: 80X12mm****Date comandă**

Numărul de comandă	GG5742 80X12
GTIN	4067263136330
Clasa articolului	GGN

**Descriere****Execuție:**

Sârme speciale ondulate, Ø ax 6 mm.

Corespunde cu cod 574253.

**Aplicație:**

Pe polizoare sau mașini de găurit manuale pentru prelucrarea suprafețelor ca de exemplu îndepărtarea ruginii, a arsurilor, curățare. Turațiile mari sporesc performanța periei.

Pentru îndepărtarea ruginii, a arsurilor, curățare.

**Descriere tehnică**

Grosimea perilor	0,2 mm
Lățimea periei	12 mm
Lungimea de acoperire realizată de peri H <sub>1</sub>	20 mm
Turație maximă	15000 min <sup>-1</sup>
Ø cozii D <sub>s</sub>	6 mm
Ø periei D <sub>1</sub>	80 mm
Lățimea garniturii L <sub>1</sub>	9 mm

Material garnitură	Sârmă din INOX
Răsucire în cozi	Ondulat
Tip produs	Perie rotundă

## Accesorii

Perie rotundă cu coadă Sârmă din INOX 0,20 mm Ø periei D1 x lățimea garniturii L1 80X12 mm	574253 80X12
---	--------------