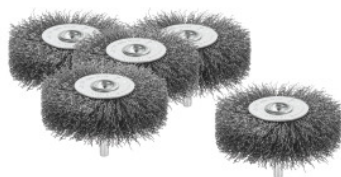


HOLEX**Perie rotundă cu coadă Sârmă de oțel 0,30 mm, Ø periei D1×lățimea garniturii L1: 80X18mm****Date comandă**

Numărul de comandă	GG5740 80X18
GTIN	4067263136392
Clasa articolului	GGN

Descriere**Execuție:**

Sârme speciale ondulate, Ø ax 6 mm.

Corespunde cu cod 574050.

Aplicație:

Pe polizoare sau mașini de găurit manuale pentru prelucrarea suprafețelor ca de exemplu îndepărtarea ruginii, a arsurilor, curățare. Turațiile mari sporesc performanța periei.

Pentru îndepărtarea ruginii, a arsurilor, curățare.

Descriere tehnică

Turație maximă	15000 min ⁻¹
Lățimea garniturii L ₁	13 mm
Lungimea de acoperire realizată de peri H ₁	20 mm
Ø cozii D _s	6 mm
Grosimea perilor	0,3 mm
Ø periei D ₁	80 mm
Material garnitură	Sârmă de oțel
Răsucire în cozi	Ondulat

Tip produs

Perie rotundă

AccesoriiPerie rotundă cu coadă Sârmă de oțel 0,30 mm Ø periei
D1×lățimea garniturii L1 80X18 mm

574050 80X18