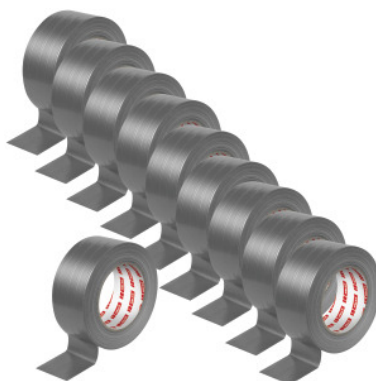


HOLEX**Bandă adezivă din țesătură, argintiu, Lățime × lungime (mm×m): 48X50****Date comandă**

Numărul de comandă GG3765 48X50

GTIN 4067263137603

Clasa articolului 00N

Descriere**Execuție:**

Benzi adezive utilizabile universal pentru diverse domenii de aplicabilitate, cum ar fi în **reparații, protecție, etichetare și împachetare.**

Durata de utilizare în interior și la exterior este de până la 2 săptămâni.

Bandă din material textil adeziv Hotmelt pentru lucrări simple de lipire și de reparații. Este hidrofugă datorită laminării PE. Se poate folosi pentru numeroase lucrări de acoperire și lipire. În special pentru utilizări care impun exigențe ridicate privind rezistența la rupere. Ușor de derulat, de rupt și, în plus, rezistentă la frecare.

Utilizare universală pentru lucrări de reparații.

Caracteristică:

Conținut: 10 buc.

Recomandare:

Înainte de lipire, verificați dacă baza este adecvată.

Descriere tehnică

Finețea țesăturii 32 mesh

umiditate depozitare 50 %

Lățime	48 mm
Tip de bandă adezivă	unilateral
Cu căptușeală	nu
Material de suport	Țesătură
Forță de lipire pe oțel	0,75 N/mm
Rezistență la rupere	3,5 N/mm
Culoarea	argintiu
Lungime	50 m
Utilizare	Împachetare
Utilizare	Mascare
Utilizare	Fixare
Utilizare	Fixare
Utilizare	Legare
Utilizare	Lipire
Utilizare	Etașare
Adeziv	Cauciuc de sinteză
Particularitate	se rupe ușor cu mâna
durabilitate minimă	12 lună
Temperatură de depozitare	20 °C
Capacitate de întindere	25 %
Rezistent la temperaturi de până la	75 °C
Grosime	0,17 mm
Caracteristici nume produs	argintiu
Tip produs	Bandă adezivă

Accesorii

Bandă adezivă din țesătură Lățime × lungime (mm×m)
48X50

083765 48X50

