


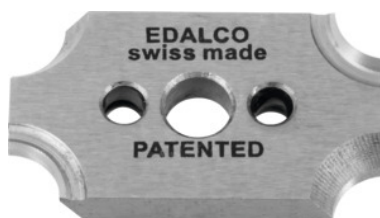

## Plăcuțe amovibile pentru raze 12° HSS-Co5, H7, Rază: R10mm



### Date comandă

Numărul de comandă	240030 R10
GTIN	2050001099464
Clasa articolului	29W

### Descriere

#### Execuție:

Rectificate pe toate laturile și cu câte patru raze egale. Tăișuri detalonate prin ascuțire cu sfărâmător de așchii, pentru cele mai bune condiții de tăiere la nivelul întregului sector al razei.

**Unghiul de așchiere de 12°** este adecvat pentru o utilizare universală.

#### Aplicație:

Pentru strunjirea razelor convexe la diametrele externe sau în găuri.

### Descriere tehnică

Rază R <sub>1</sub>	R10
Materialul sculei	HSS Co 5
Tip produs	Plăcuță pentru strunjire