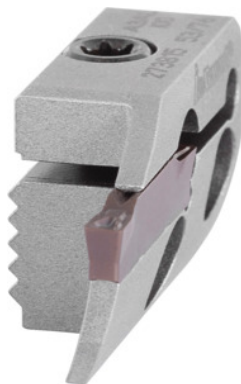


Garant

Suport convex pentru canelare frontală, pe dreapta, \varnothing gamei de canelare D1 / D2: 52/72mm

**Date comandă**

Numărul de comandă	273817 52/72
GTIN	4045197537867
Clasa articolului	21W

Descriere**Execuție:**

Conectare extrem de rigidă și fixare precisă datorită suprafeței de contact dințate dintre suportul de plăcuțe și suportul de prindere.

Aplicație:

În combinație cu suporturile de prindere Cod 273800 - 273811.

Piese de schimb:

Șurub de strângere Cod 279815 9.

Atenție:

Fără șuruburi de montaj (acestea sunt livrate cu suportul de prindere).

Notă:

$D_1 = \varnothing$ minim pentru prima canelare / $D_2 = \varnothing$ maxim pentru prima canelare.

Valorile tehnologice scad cu 30 – 50 % în funcție de situația de prindere.

Lățime de canelare w: 4 mm

Adâncime maximă de așchiere t_{max} : 15 mm

Descriere tehnică

Ø maxim pentru canelarea 1 D ₂	72 mm
Ø minim pentru canelarea 1 D ₁	52 mm
Adâncime maximă de aşchiere t _{max}	15 mm
Tip de utilizare	pe dreapta
Lăţime de canelare w	4 mm
Tip produs	Suport de plăcuţe

Accesorii

Şurub de strângere	279910
Şurub de strângere Tip 9	279815 9