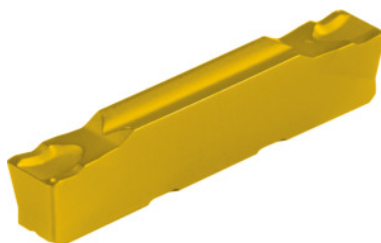


Garant**Plăcuțe de retezare / canelare, HB7215, Lățime de canelare w: 4mm****Date comandă**

Numărul de comandă	273706 4
GTIN	4045197502773
Clasa articolului	21J

Descriere tehnică

Lățime de canelare w	4 mm
Toleranță lățime de canelare w	$\pm 0,04$ mm
Avans f	0,08 - 0,26 mm/rot
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Materialul sculei	Carbură
Aplicația principală	K
Aplicație secundară	P
Condiție de tăiere	continuă
Categorie	HB7215
Rază la colț R	0,3 mm
Numărul de schimbări / tășuri	2
Profil plăcuțe amovibile	neutru
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire de canelare

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V_c	Cod ISO
Oțel < 500 N/mm ²	recomandat	300 m/min	P
Oțel < 750 N/mm ²	recomandat	250 m/min	P
Oțel < 900 N/mm ²	recomandat	210 m/min	P
GG(G)	recomandat	280 m/min	K
continuu	recomandat		
Umiditate maximă	recomandat		
Uscat	indicat în anumite condiții		