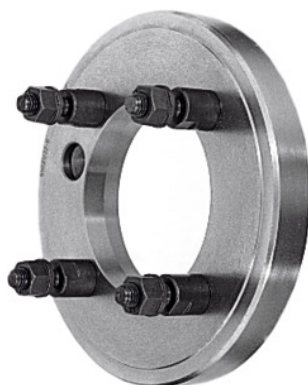


**Flanșă pentru universal cu con scurt DIN 55027, Ø d1 / con: 315/8mm****Date comandă**

Numărul de comandă	317500 315/8
GTIN	4019208033549
Clasa articolului	33R

Descriere**Execuție:**

Finisată pe mașină pe toate fețele.

Aplicație:

Pentru echiparea suplimentară ulterioară a universalului cu centrare cilindrică conform DIN 6350 A. **Se recomandă mai ales pentru universalele cu con scurt încorporat datorită cursei reduse.**

Pentru capete de arbore conform **DIN 55027**, respectiv ISO 702/III (identice cu norma veche **DIN 55022**) cu prezoane și piulițe cu guler.

Material:

Oțel C45

Descriere tehnică

Grosime B	26 mm
Ø conului d ₂	139,735 mm
Număr de șuruburi prizoniere	4
Ø exterior d ₁	315 mm

Fișă de date

Mărimea conului	8
Tip produs	Accesorii pentru universal pentru strung