


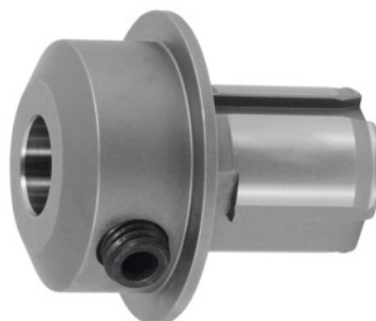

## Suport pentru burghiu cu plăcuțe amovibile VARIA, V5, Ø de strângere D1: 8mm



### Date comandă

Numărul de comandă	319829 8
GTIN	2050001077936
Clasa articolului	33E

### Descriere

#### Avantaj:

- Schimbare rapidă printr-un singur punct de prindere, precum și schimbarea sculelor fără pericol de vătămare.
- Sculele sunt plasate pe mașină reglate în prealabil.
- Structură compactă – costuri reduse pe bucată.

#### Aplicație:

Pentru fixarea sculelor cu parte de fixare cu aplatizare plană sau înclinată.

#### Notă:

Momentul maxim de strângere pentru VX3 și VX4 la 5,7 Nm se poate obține cu cheia dinamometrică recomandată Cod 211750 Ref. 5,7. Cuplul maxim de strângere pentru V5 este de 10 Nm. La desfacerea suporturilor, nu rotiți dincolo de opritor.

Model extrascurt la cerere. Pentru curățarea suporturilor de scule Varia și a inserțiilor înlocuibile recomandăm setul de curățare EWS Clean

### Descriere tehnică

Lungime activă dimensiune A	22 mm
Ø de prindere D <sub>1</sub>	8 mm

Ø exterior D	28 mm
Suport	V5
Tip produs	Portsculă cu prindere pe con SK