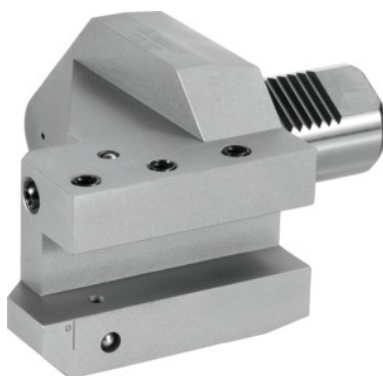


Garant**Portsculă axială de bază tip eco, Ø coadă d1/coadă sculă: 40/20 mm****Date comandă**

Numărul de comandă	319195 40/20
GTIN	4045197639851
Clasa articolului	31V

Descriere**Execuție:**

- **Cementat 58 HRC ±2.**
- **Toate suprafețele funcționale rectificat.**
- **Cu duze sferice pentru răcire.**

Adaptat pentru :

Pentru MAZAK QuickTurn Nexus 100IIM / MS / MY / MSY.

Pentru MAZAK QuickTurn Nexus 200IIM / 250IIM / MS / MY / MSY (de 16 ori).

Descriere tehnică

Ø cozii d ₁	40 mm
Pătrat coadă	20 mm
Tip produs	Portscule tipVDI