


## Garant

### Mandrină cu bucă elastică ER, PSC 63 A = 100, pentru dimensiuni de buce elastice ER: 16

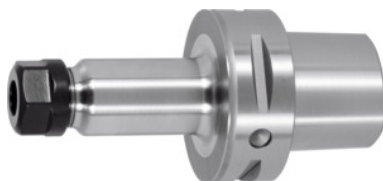

#### Date comandă

Numărul de comandă	308522 16
GTIN	4045197471642
Clasa articolului	31C

#### Descriere

##### Execuție:

- **Cu gaură Balluffchip.**
- **Toate conurile sunt superfinisate (funcționare silențioasă!).**
- **Toate suprafețele de antrenare ale conturului interior PSC sunt prelucrate.**

##### Aplicație:

Pentru fixarea sculelor cu coadă cilindrică în bucele elastice ER conform DIN 6499 forma A și B.

##### Livrare:

Inclusiv piuliță de strângere High-Speed acoperită.

##### Accesorii opționale:

Bucă elastică ER Cod 308881 – 309434. Cheie de strângere ER Cod 309680 sau 613300.

Conductă de răcire și cheie tubulară Cod 309885 și 309893.

Răcire interioară: da

Gama de prindere: 0,5 - 10 mm

Ø exterior D: 28 mm

Piuliță de schimb High-Speed GARANT Cod 309610: 16

#### Descriere tehnică

Pentru buce elastice tip ER	16
Piuliță de schimb High-Speed GARANT Cod 309610	16
Gama de prindere	0,5 - 10 mm

Ø exterior D	28 mm
Suport	PSC 63 A = 100
Normă pentru suport	ISO 26623-2
Calitatea echilibrării G la turația	G 2,5 la 25000 min <sup>-1</sup>
Concentricitate	≤ 3 μm
Strategie de așchiere	HSC
Răcire interioară	da
Tip produs	Mandrină cu bucușă elastică

## Accesorii

Bucușă elastică ER Ø nominal de strângere d 10 mm	308920 10
Bucușă elastică ERcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 3 mm	308922 3
Bucușă elastică ER Ø nominal de strângere d 7 mm	308901 7
Bucușă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 9 mm	308921 9
Bucușă elastică ER Ø nominal de strângere d 2,5 mm	308901 2,5
Bucușă elastică ET pentru filetare interioară, cu compensare axială Ø nominal de strângere d 2,8 mm	309425 2,8
Bucușă elastică ER Ø nominal de strângere d 2 mm	308901 2
Bucușă elastică ER Ø nominal de strângere d 1 mm	308920 1
Bucușă elastică ERcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 7 mm	308922 7
Set de bucușe elastice ER 10 buc. 1-10 mmcu etanșare	309164
Bucușă elastică ET pentru filetare interioară, cu compensare axială Ø nominal de strângere d 4,5 mm	309425 4,5
Bucușă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 5 mm	308921 5
Bucușă elastică ER Ø nominal de strângere d 2 mm	308920 2
	308922 4

Bucșă elastică ERcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 4 mm

Bucșă elastică ERcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 6 mm

308922 6

Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 8 mm

308921 8

Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 1,5 mm

308901 1,5

Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 4 mm

308906 4

Cheie de strângere HiRunER pentru cheia dinamometrică Tip 16

309749 16

Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 6 mm

308920 6

Set de bucșe elastice ER 6 buc., 3, 4, 5, 6, 8, 10 mmcu etanșare

309014

Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 4 mm

308920 4

Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 3 mm

308921 3

Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 1 mm

308901 1

Set de bucșe elastice ER 10 buc. 1-10 mm

309160

Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 4 mm

308921 4

Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 6 mm

308901 6

Bucșă elastică ERcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 5 mm

308922 5

Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 7 mm

308921 7

Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 6 mm

308921 6

Bucșă elastică ERcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 10 mm

308922 10

Bucșă elastică ET pentru filetare interioară, cu compensare axială Ø nominal de strângere d 3,5 mm

309425 3,5

Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 8 mm

308901 8

Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 5 mm

308901 5

Bucșă elastică ET pentru filetare interioară, cu compensare axială Ø nominal de strângere d 6 mm	309425 6
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 8 mm	308920 8
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 9 mm	308920 9
Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 7 mm	308906 7
Set de bucșe elastice ER 10 buc. 1-10 mmcu etanșare și duze de stropire	309165
Cheie fixă simplă Deschiderea cheii 25 mm	613300 25
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 10 mm	308901 10
Bucșă elastică ERcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 9 mm	308922 9
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 3 mm	308901 3
Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 9 mm	308906 9
Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 10 mm	308921 10
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 3 mm	308920 3
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 7 mm	308920 7
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 5 mm	308920 5
Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 10 mm	308906 10
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 4 mm	308901 4
Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 3 mm	308906 3
Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 6 mm	308906 6
Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 8 mm	308906 8
Set de bucșe elastice ER 10 buc. 1-10 mm	309012
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 9 mm	308901 9
Bucșă elastică ERcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 8 mm	308922 8

Bucșă elastică ERcu etanșare  $\varnothing$  nominal de strângere d 5 mm

---

308906 5