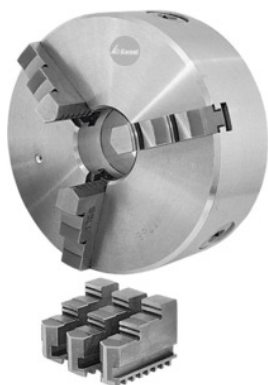


**Garant****Universal cu trei bacuri oțel con scurt, DIN 702-3, Ø exterior A / Con: 160/4mm****Date comandă**

Numărul de comandă	310670 160/4
GTIN	4045197152114
Clasa articolului	31R

**Descriere****Execuție:**

- **Universal pentru strung acționat manual cu inel spiralat, cu strângere centrică.**
- **Corp din oțel cu greutate și inerție reduse.**
- **Inel spiralat plan forjat în matriță, echilibrat și călit.**
- **Flancurile spiralei și flancurile de filet ale fălcilor sunt rectificat.**
- **Concentricitate ridicată.**

**Aplicație:**

**Universalul se poate monta de fiecare dată fără flanșă intermediară direct pe capul arborelui.**

Pentru cap de arbore conform DIN 55029 cu **șuruburi prizoniere Camlock.**

**Standard:**

**DIN 702-2.**

**Livrare:**

1 cheie de strângere și șuruburi de prindere sau bolțuri de fixare pentru tipul corespunzător de universal.

1 set bacuri reversibile **cu dantură înclinată.**

**Accesorii opționale:**

**Bacuri de schimb și de completare** a se vedea Cod 314000 – 315200. **Protecție contra așchiilor** consultați Cod 312800.

**Notă:**

Universal autocentrant cu trei bacuri cu reglaj tangențial, consultați Cod 313120 – 313140.

DIN 702-2 corespunde vechiului standard DIN 55027.

Cod de culoare pentru accesorii: Universal Röhmm cu spirală plană și bacuri

Gaură E: 42 mm

Înălțime fără bacuri H<sub>1</sub>: 66 mm

Înălțime cu bacuri H<sub>2</sub>: 92 mm

Număr de șuruburi prizoniere: 3

Mărimea șuruburilor prizoniere: PG11

Pătrat de cheie K: 10 mm

**Descriere tehnică**

Gaură E	42 mm
Turație maximă	4000 min <sup>-1</sup>
Înălțime cu bacuri H <sub>2</sub>	92 mm
Număr de șuruburi prizoniere	3
Mărimea conului	4
Ø exterior A	160 mm
Pătrat de cheie K	10 mm
Greutate	9,5 kg
Mărimea șuruburilor prizoniere	PG11
Înălțime fără bacuri H <sub>1</sub>	66 mm
Standard	DIN 702-3
Cod de culoare pentru accesorii	Universal Röhmm cu spirală plană și bacuri
Tip produs	Universal cu spirală plană

**Accesorii**

Set de bacuri monobloc 3 piese, moi Pentru universal tip 160 mm

314600 160

Set de portbacuri 3 piese, călite Pentru universal tip 160 mm

314020 160

Set de bacuri de interior 3 piese, călite Pentru universal tip 160	315000 160
Opritor pentru piesele de prelucrat, modul de bază Înălțime h 15 mm	313036 15
Set de bacuri monobloc 3 piese, moi Pentru universal tip 160 mm	314620 160
Set de bacuri de exterior 3 piese, călite Pentru universal tip 160	315200 160
Opritor Înălțime h 15 mm	313033 15
Set de portbacuri 3 piese, călite Pentru universal tip 160 mm	314000 160