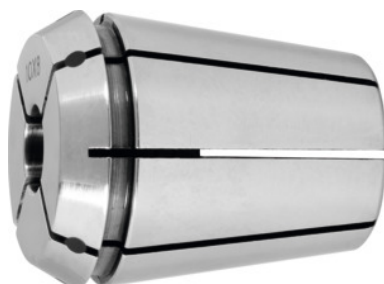


**HOLEX****Bucșă elastică ER pentru tarod cu etanșare, ER 16, Ø nominal de strângere d: 4mm****Date comandă**

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 309403 4      |
| GTIN               | 4045197666000 |
| Clasa articolului  | 32Z           |

**Descriere****Execuție:**

Cu locaș pătrat pentru antrenare pozitivă a tarodului.

Cu dop de etanșare pentru răcire interioară (până la 70 bari!).

**Adaptat pentru:**

Toate mandrinele standard pentru bucșe elastice tip ER, bucșele elastice FAHRION și pentru mandrina de precizie pentru bucșe elastice ER Centro P.

**Notă:**

**HOLEX® Bucșele elastice ER nu sunt compatibile cu Centro-P și cu mandrinele HiRunER.**

**Descriere tehnică**

|                          |             |
|--------------------------|-------------|
| Ø nominal de strângere d | 4 mm        |
| Suport                   | ER 16       |
| Standard                 | ISO 15488-A |
| Concentricitate          | ≤ 10 µm     |
| Tip                      | 4031 E      |
| Ø exterior D             | 16,7 mm     |

|                   |                |
|-------------------|----------------|
| Lungimea totală L | 27,5 mm        |
| Tip produs        | Bucșă elastică |