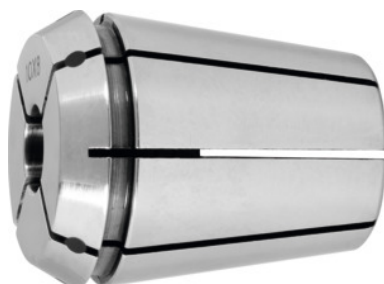


**HOLEX****Bucșă elastică ER pentru tarod cu etanșare, ER 16, Ø nominal de strângere d: 6mm****Date comandă**

Numărul de comandă	309403 6
GTIN	4045197666024
Clasa articolului	32Z

**Descriere****Execuție:**

Cu locaș pătrat pentru antrenare pozitivă a tarodului.

Cu dop de etanșare pentru răcire interioară (până la 70 bari!).

**Adaptat pentru:**

Toate mandrinele standard pentru bucșe elastice tip ER, bucșele elastice FAHRION și pentru mandrina de precizie pentru bucșe elastice ER Centro P.

**Notă:**

**HOLEX® Bucșele elastice ER nu sunt compatibile cu Centro-P și cu mandrinele HiRunER.**

**Descriere tehnică**

Ø nominal de strângere d	6 mm
Suport	ER 16
Standard	ISO 15488-A
Concentricitate	≤ 10 µm
Tip	4031 E
Ø exterior D	16,7 mm

Lungimea totală L	27,5 mm
Tip produs	Bucșă elastică