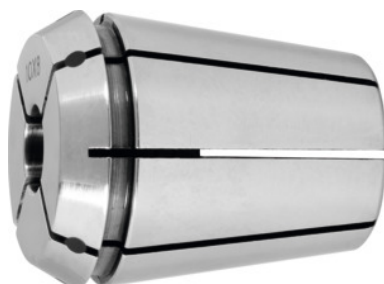


HOLEX**Bucșă elastică ER pentru tarod cu etanșare, ER 32, Ø nominal de strângere d: 4,5mm****Date comandă**

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 309416 4,5 |
| GTIN | 4045197666161 |
| Clasa articolului | 32Z |

Descriere**Execuție:**

Cu locaș pătrat pentru antrenare pozitivă a tarodului.

Cu dop de etanșare pentru răcire interioară (până la 70 bari!).

Adaptat pentru:

Toate mandrinele standard pentru bucșe elastice tip ER, bucșele elastice FAHRION și pentru mandrina de precizie pentru bucșe elastice ER Centro P.

Notă:

HOLEX® Bucșele elastice ER nu sunt compatibile cu Centro-P și cu mandrinele HiRunER.

Descriere tehnică

| | |
|--------------------------|-------------|
| Ø nominal de strângere d | 4,5 mm |
| Suport | ER 32 |
| Standard | ISO 15488-A |
| Concentricitate | ≤ 10 µm |
| Tip | 4537 E |
| Ø exterior D | 32,7 mm |

| | |
|-------------------|----------------|
| Lungimea totală L | 40 mm |
| Tip produs | Bucșă elastică |