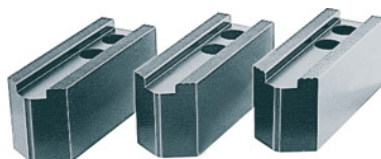


HOLEX**Set de 3 bacuri moi, Pentru universal tip: 170****Date comandă**

Numărul de comandă	313760 170
GTIN	4045197152312
Clasa articolului	32R

Descriere**Execuție:**

Canale și dantură **frezate precis.**

Teșit pentru Ø de prindere mici.

Material:

Produs de calitate din 16MnCr5.

Adaptat pentru :

Universale strângere de la firma Schunk, Röhmm și alte mărci de universale de mare putere.

Accesorii opționale:

Piulițe Cod 313505 – 313605.

Notă:

- **Pentru alegerea tipului de bac compatibil cu universalul, vă rugăm să comparați dantura, lățimea de canal (D) și distanța dintre găuri (a, b).**
- **Bacuri din aluminiu, la cerere.**

Recomandat pentru codul de culoare: Universale de forță și bacuri Schunk

Lungime L: 82 mm

Lățime B: 31 mm

Înălțime H: 32 mm

Distanță orificii a: 15 mm

Distanță între găuri L: 20 mm

Lățimea canalului D: 12 mm

Descriere tehnică

Lungime L	82 mm
-----------	-------

Pentru filet DIN 912	M10
Distanță între găuri L	20 mm
Lățimea canalului D	12 mm
Pentru universal tip	170 mm
Înălțime H	32 mm
Distanță orificii a	15 mm
Lățime B	31 mm
Recomandat pentru codul de culoare	Universale de forță și bacuri Schunk
Tip produs	Bacuri pentru universalul de forță pentru strung