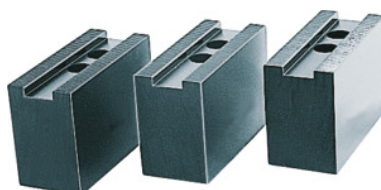


HOLEX**Set de 3 bacuri moi, Pentru universal tip: 254****Date comandă**

Numărul de comandă	313710 254
GTIN	4045197698612
Clasa articolului	32R

Descriere**Execuție:**

Canale și dantură **frezate precis.**

Material:

Produs de calitate din 16MnCr5.

Adaptat pentru :

Universale strângere de la firma Schunk, Röhmm și alte mărci de universale de mare putere.

Accesorii opționale:

Piulițe Cod 313505 – 313605.

Notă:

- **Pentru alegerea tipului de bac compatibil cu universalul, vă rugăm să comparați dantura, lățimea de canal (D) și distanța dintre găuri (a, b).**
- **Bacuri din aluminiu, la cerere.**

Recomandat pentru codul de culoare: Universale de forță și bacuri Schunk

Lungime L: 110 mm

Lățime B: 50 mm

Înălțime H: 45 mm

Distanță orificii a: 30 mm

Distanță între găuri L: 30 mm

Lățimea canalului D: 16 mm

Descriere tehnică

Lățimea canalului D	16 mm
---------------------	-------

Distanță între găuri L	30 mm
Înălțime H	45 mm
Pentru filet DIN 912	M12
Distanță orificii a	30 mm
Pentru universal tip	254 mm
Lățime B	50 mm
Lungime L	110 mm
Recomandat pentru codul de culoare	Universale de forță și bacuri Schunk
Tip produs	Bacuri pentru universalul de forță pentru strung