


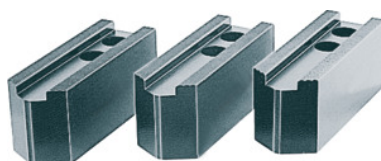

Set de 3 bacuri moi, Pentru universal tip: 315



Date comandă

Numărul de comandă	313760 315
GTIN	4045197185822
Clasa articolului	32R

Descriere

Execuție:

Canale și dantură **frezate precis.**

Teșit pentru Ø de prindere mici.

Material:

Produs de calitate din 16MnCr5.

Adaptat pentru :

Universale strângere de la firma Schunk, Röhmm și alte mărci de universale de mare putere.

Accesorii opționale:

Piulițe Cod 313505 – 313605.

Notă:

- **Pentru alegerea tipului de bac compatibil cu universalul, vă rugăm să comparați dantura, lățimea de canal (D) și distanța dintre găuri (a, b).**
- **Bacuri din aluminiu, la cerere.**

Recomandat pentru codul de culoare: Universale de forță și bacuri Schunk

Lungime L: 145 mm

Lățime B: 50 mm

Înălțime H: 50 mm

Distanță orificii a: 30 mm

Distanță între găuri L: 30 mm

Lățimea canalului D: 18 mm

Descriere tehnică

Lungime L	145 mm
-----------	--------

Distanță între găuri L	30 mm
Pentru universal tip	315 mm
Pentru filet DIN 912	M14
Distanță orificii a	30 mm
Înălțime H	50 mm
Lățimea canalului D	18 mm
Lățime B	50 mm
Recomandat pentru codul de culoare	Universale de forță și bacuri Schunk
Tip produs	Bacuri pentru universalul de forță pentru strung