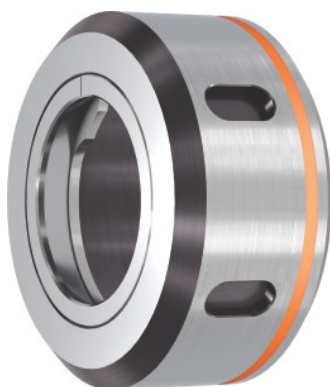


**Garant****Piuliță de strângere cu lagăr de alunecare ER, Pentru ER: 25****Date comandă**

Numărul de comandă	309612 25
GTIN	4045197645685
Clasa articolului	31Z

**Descriere****Execuție:**

Filetul și conul sunt rectificat dintr-o prindere pentru cea mai înaltă precizie a concentricității. Cu lagăr de alunecare, ceea ce conferă o valoare de frecare scăzută și forță de strângere mărită.

**Cu canale.****Adaptat pentru:**

Toate mandrinele standard ER.

**Accesorii opționale:**

Cheie de strângere ER, Cod 309680 – 309740. Cheie fixă simplă (pentru Ref. 16), Cod 613300 Ref. 25.

**Notă:**

Mandrina și piulița de strângere sunt echilibrate separat!

**Descriere tehnică**

Lungimea totală L	20,5 mm
Filet	M32×1,5
Pentru ER	25 mm

Moment maxim de strângere	140 Nm
Ø exterior D	42 mm
Standard	DIN 6499 D
Calitatea echilibrării G la turația	G 2,5 la 25000 min <sup>-1</sup>
Tip produs	Piuliță de strângere