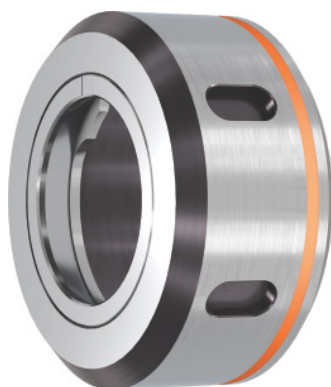


**Garant****Piuliță de strângere cu lagăr de alunecare ER, Pentru ER: 40****Date comandă**

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 309612 40     |
| GTIN               | 4045197645708 |
| Clasa articolului  | 31Z           |

**Descriere****Execuție:**

Filetul și conul sunt rectificat dintr-o prindere pentru cea mai înaltă precizie a concentricității. Cu lagăr de alunecare, ceea ce conferă o valoare de frecare scăzută și forță de strângere mărită.

**Cu canale.****Adaptat pentru:**

Toate mandrinele standard ER.

**Accesorii opționale:**

Cheie de strângere ER, Cod 309680 – 309740. Cheie fixă simplă (pentru Ref. 16), Cod 613300 Ref. 25.

**Notă:**

Mandrina și piulița de strângere sunt echilibrate separat!

**Descriere tehnică**

|                   |         |
|-------------------|---------|
| Filet             | M50×1,5 |
| Pentru ER         | 40 mm   |
| Lungimea totală L | 26 mm   |

|                                     |                                  |
|-------------------------------------|----------------------------------|
| Moment maxim de strângere           | 240 Nm                           |
| Ø exterior D                        | 63 mm                            |
| Standard                            | DIN 6499 D                       |
| Calitatea echilibrării G la turația | G 2,5 la 25000 min <sup>-1</sup> |
| Tip produs                          | Piuliță de strângere             |