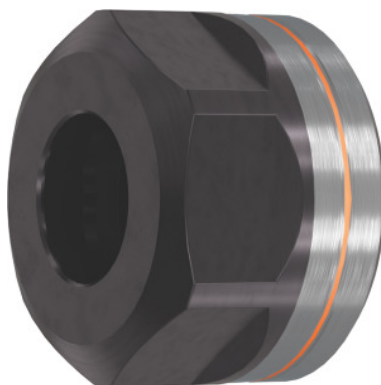


Garant**Piuliță pentru bucă elastică tip ER High Speed, Pentru ER: 16****Date comandă**

Numărul de comandă	309610 16
GTIN	4045197291974
Clasa articolului	31Z

Descriere**Execuție:**

Filetul și conul sunt rectificat dintr-o prindere pentru cea mai înaltă precizie a concentricității. Piuliță acoperită pentru: reducerea forței de frecare și **forță de strângere mărită** precum și rezistență mare la coroziune și la uzură. **Hexagonale**, deschiderea cheii SW 25.

Adaptat pentru:

Toate mandrinele standard ER.

Accesorii opționale:

Cheie de strângere ER, Cod 309680 – 309740. Cheie fixă simplă (pentru Ref. 16), Cod 613300 Ref. 25.

Notă:

Mandrina și piulița de strângere sunt echilibrate separat!

Descriere tehnică

Pentru ER	16 mm
Moment maxim de strângere	80 Nm
Lungimea totală L	18 mm

Filet	M22×1,5
Ø exterior D	28 mm
Standard	DIN 6499 D
Calitatea echilibrării G la turația	G 2,5 la 25000 min ⁻¹
Tip produs	Piuliță de strângere

Accesorii

Cheie fixă simplă Deschiderea cheii 25 mm	613300 25
---	-----------