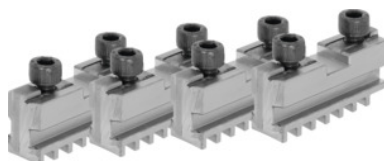


**Set de portbacuri 4 piese, călite, Pentru universal tip: 100mm****Date comandă**

Numărul de comandă	314100 100
GTIN	4019208034218
Clasa articolului	33R

**Descriere****Aplicație:**

Pentru fixarea bacurilor reversibile călite sau a bacurilor moi.

**Adaptat pentru:**

**Universal cu patru bacuri Cod 312505; 312705.**

**Notă:**

- În principiu, bacurile pot fi înlocuite atât timp cât ghidajul din corp nu este închis.
- Bacurile moi, de exterior și de interior cumpărate ulterior trebuie rectificate în universal prin rotire plană și concentrică.

**Descriere tehnică**

Pentru universal tip	100 mm
Lungime L	46 mm
Lățimea canalului D +0,01	9,5 mm
Lățimea punții B <sub>1</sub> -0,05	7,94 mm
Filet	M6
Recomandat pentru codul de culoare	Universal Röhmm cu spirală plană și bacuri
Tip produs	Bacuri pentru universal cu spirală plană

