


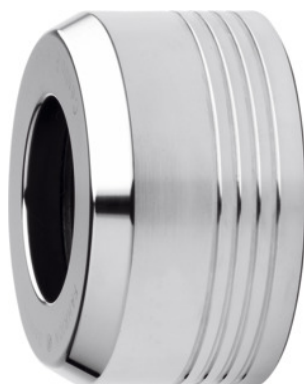

Piulița de strângere ER CENTRO P Standard, Tip CP pentru ER: 16



Date comandă

Numărul de comandă	309655 16
GTIN	2050001704856
Clasa articolului	34F

Descriere

Execuție:

Cu filet trapezoidal pentru forțe mari de strângere. Model dublu extralung al piuliței de strângere ER. Piulițe de strângere ER

cu strat de acoperire pentru a reduce **frecarea**.

Mini = toate referințele cu „M”, structură foarte suplă.

MiniSuplă = referință cu „MS”, structură extrem de suplă.

Conic = toate referințele cu „C”.

Standard = toate celelalte referințe.

Piulița de strângere ER CP, **nu se recomandă pentru șabilele de etanșare HP.**

Adaptat pentru:

FAHRION Mandrină cu bucă elastică ER CENTRO P și FAHRION Mandrină cu bucă elastică ER HDC.

Accesorii opționale:

Șaibe de etanșare Cod 309666 – 309668, buce elastice de precizie ER Cod 308878 - 308992, chei de strângere Cod 309754 – 309756, buce elastice de precizie HP Cod 309365 - 309379.

Notă:

Piulițele de tip CP pentru buce elastice ER și șabilele de etanșare tip HP din **sistemul FAHRION nu se potrivesc și pe alte sisteme!**

Piulițele de tip CENTRO P HDC pentru buce elastice ER din FAHRION nu se potrivesc la mandrina standard cu bucă elastică ER CENTRO P.

Numai dimensiunea nominală poate fi strânsă (fără aplatizare!)

Gama de prindere: 1 - 10 mm

Lungimea totală L: 23,4 mm

Ø exterior D: 30 mm

Moment maxim de strângere: 55 Nm

Filet: Tr22×1,5

Descriere tehnică

Lungimea totală L	23,4 mm
Gama de prindere	1 - 10 mm
Moment maxim de strângere	55 Nm
Ø exterior D	30 mm
Serie	Centro P
Filet	Tr22×1,5
Tip produs	Piuliță de strângere

Accesorii

Cheie de mandrină CP pentru chei dinamometrice Tip 16	309756 16
Cheie de mandrină CP Tip 16	309754 16