


**FAHRION®**  
FAHREYOND PROGRESS

## Piulița de strângere ER CENTRO P Standard, Tip CP pentru ER: 32

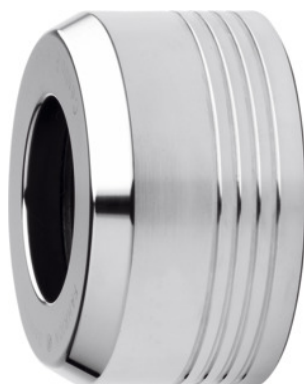

### Date comandă

Numărul de comandă	309655 32
GTIN	2050001704870
Clasa articolului	34F

### Descriere

#### Execuție:

Cu filet trapezoidal pentru forțe mari de strângere. Model dublu extralung al piuliței de strângere ER. Piulițe de strângere ER

cu strat de acoperire pentru a reduce **frecarea**.

**Mini** = toate referințele cu „**M**”, structură foarte suplă.

**MiniSuplă** = referință cu „**MS**”, structură extrem de suplă.

**Conic** = toate referințele cu „**C**”.

**Standard** = toate celelalte referințe.

Piulița de strângere ER CP, **nu se recomandă pentru șabilele de etanșare HP.**

#### Adaptat pentru:

FAHRION Mandrină cu bucă elastică ER CENTRO P și FAHRION Mandrină cu bucă elastică ER HDC.

#### Accesorii opționale:

Șaibe de etanșare Cod 309666 – 309668, buce elastice de precizie ER Cod 308878 - 308992, chei de strângere Cod 309754 – 309756, buce elastice de precizie HP Cod 309365 - 309379.

#### Notă:

Piulițele de tip CP pentru buce elastice ER și șabilele de etanșare tip HP din **sistemul FAHRION nu se potrivesc și pe alte sisteme!**

Piulițele de tip CENTRO P HDC pentru buce elastice ER din FAHRION nu se potrivesc la mandrina standard cu bucă elastică ER CENTRO P.

Numai dimensiunea nominală poate fi strânsă (fără aplatizare!)

Gama de prindere: 2 - 20 mm

Lungimea totală L: 26,9 mm

Ø exterior D: 50 mm

Moment maxim de strângere: 140 Nm

Filet: Tr40×1,5

## Descriere tehnică

Lungimea totală L	26,9 mm
Gama de prindere	2 - 20 mm
Moment maxim de strângere	140 Nm
Ø exterior D	50 mm
Serie	Centro P
Filet	Tr40×1,5
Tip produs	Piuliță de strângere

## Accesorii

Cheie de mandrină CP pentru chei dinamometrice Tip 32	309756 32
Cheie de mandrină CP Tip 32	309754 32