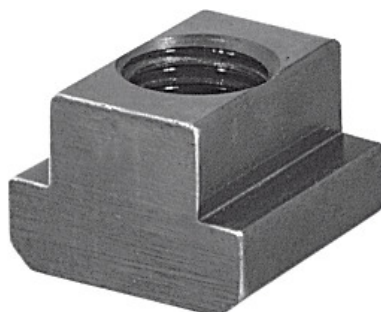


**Piuliță T, M10, pentru dimensiunea nominală a canalelor în T: 12mm****Date comandă**

Numărul de comandă	370530 12
GTIN	4020772080037
Clasa articolului	35A

**Descriere****Aplicație:**

Pentru combinarea cu prezon filetat conform standardului.

**Standard:**

**DIN 508**

**Material:**

Oțel de îmbunătățire, clasa de rezistență 10.

**Notă:**

Capacitate de încărcare completă doar la înșurubare deasupra lungimii **totale** a filetului.

**Descriere tehnică**

Înălțime k	7 mm
Lățime e	18 mm
Lungime	18 mm
Înălțime cursor	14 mm
Dimensiunea nominală a canalelor în T	12 mm
Lățime a	11,7 mm

Tip	508
Standard	DIN 508
Dimensiunea filetului	M10
Cu filet	da
Material	Oțel de îmbunătățire
Clasă de rezistență	10
Tip produs	Piuliță T