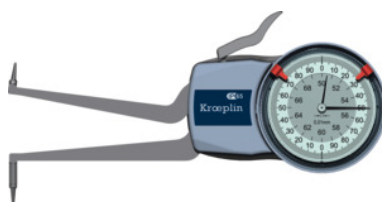


Kroepelin
Längenmesstechnik**Palpator rapid de interior, Domeniu de măsurare: 50-70mm****Date comandă**

Numărul de comandă	438950 50-70
GTIN	2050001036902
Clasa articolului	46Q

Descriere**Execuție:**

1 tijă palpatoare fixă și 1 mobilă cu palpatoare reglabile, cu bila din carbură. Mișcarea tijei palpatoare mobile se transmite la ceasul comparator. Rezultatul măsurătorii poate fi citit direct.

Funcționare:

IP65: Protecție la jet de apă din toate direcțiile și protecție la pătrunderea de praf (etanșeitate la praf) precum și protecție completă la atingere.

Descriere tehnică

Adâncime maximă a canalului	8 mm
Adâncime minimă a canalului	1,5 mm
Ø bilei de palpare din carbură	1 mm
Citire	0,01 mm
Lungimea max. a tijei palpa. L (adânc. de măsur.)	80 mm
Domeniu de măsurare	50 - 70 mm
Eroare de toleranță	0,03 mm
Ø ceas comparator	65 mm
Calibrarea	C7
Clasă de protecție IP	IP 65

Standard	Normă de fabricație
Tehnică de măsurare	analogic
Tip produs	Palpator rapid de interior

Servicii

Calibrare DAkkSPalpator rapid exterior / interior Tip S	023460 S
CalibrarePalpator rapid exterior / interior Tip S	023450 S