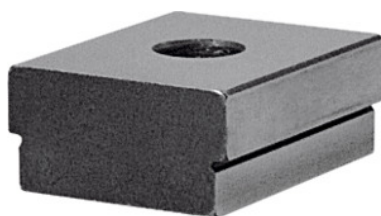


**Pană rectificată, Dimensiunea canalelor b1 utilajului: 16mm****Date comandă**

Numărul de comandă	375365 16
GTIN	4020772071585
Clasa articolului	35A

**Descriere****Execuție:**

Toate suprafețele de montaj sunt rectificate de precizie, prin care se obțin timpi reduși de aliniere a dispozitivelor, menghinelor pentru mașini sau capetelor de divizare, care pot fi reglate paralel pe canalele meselor mașinilor-unelte. Prin urmare, ceasul comparator nu mai este necesar.

**Aplicație:**

**Penele se fixează cu șuruburi în perechi în canalele de pană, cu o lățime de 20 mm ale dispozitivelor.** Prin schimbarea penelor, la fiecare dispozitiv **se poate lucra cu lățimi diferite de canale** la mai multe mașini.

**Material:**

Oțel C 15, cementat.

**Precizie:**

**Dimensiune b = Ajustaj h6.**

**Notă:**

**Ref. 20** a se vedea Cod 375370.

**Descriere tehnică**

Lungime	25 mm
Pentru șuruburi DIN 84, DIN 912	M6×16
Dimensiunea canalelor b <sub>1</sub> utilajului	16 mm
Dimensiunea canalelor b <sub>2</sub> dispozitivului	20 mm

Înălțime H	10 mm
Tip	6322A
Tip produs	Piuliță T