




## Set de scule de strângere, Dimensiunea nominală a canalelor în T / filet: 18/ M16mm

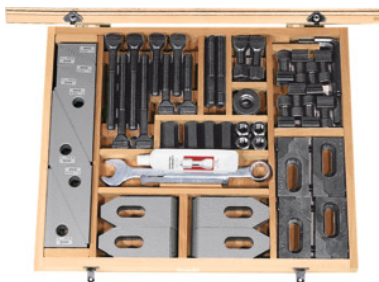

### Date comandă

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 375405 18/M16 |
| GTIN               | 4020772083625 |
| Clasa articolului  | 35A           |

### Descriere

#### Execuție:

Compus din diverse elemente de prindere, care sunt necesare pentru fixarea rapidă, a dispozitivelor sau pieselor pe mese cu canale T. Toate piesele sunt din oțel îmbunătățit și pot fi comandate separat ulterior.

#### Livrare:

Chei combinate, pastă pentru șuruburi, cutii de lemn

#### Livrare:

Șuruburi pentru canale T Cod 375300 DIN 787: 4 buc./ 100 mm;

4 buc./ 160 mm;

2 buc./ 63 mm

Prezoane filetate Cod 375380 DIN 6379: 4 buc./ 125 mm

Bride de prindere Cod 372000 DIN 6314 Z: 4 buc./ 18x125

Piulițe înalte Cod 375385 DIN 6330 B: 6 buc.

Piulițe lungi Cod 375395: 4 buc.

Suporturi universale pentru clemele de prindere Cod 372200: 4 buc./ Ref. 2;

4 buc./ Ref. 3

Șaibă conică forma G Cod 375360 DIN 6319 G: 6 buc.

Elemente de prindere în adâncime Cod 375110: 4 buc./ Ref. 18

Suporturi cu arc pentru bridă de prindere Cod 370850: 4 buc./ Ref. 18

Perii pentru canale T Cod 375512: 1 buc./ Ref. 1

**Descriere tehnică**

|  |                      |
|--|----------------------|
| Dimensiunea nominală a canalelor în T  | 18 mm                |
| Lungime cutie din lemn                 | 510 mm               |
| Înălțime de strângere fixare cvadruplă | 2 - 160 mm           |
| Lățime cutie din lemn                  | 415 mm               |
| Filet                                  | M16                  |
| Înălțime cutie din lemn                | 50 mm                |
| Înălțime de strângere fixare dublă     | 2 - 270 mm           |
| Tip                                    | 6530                 |
| Tip produs                             | Element de strângere |