


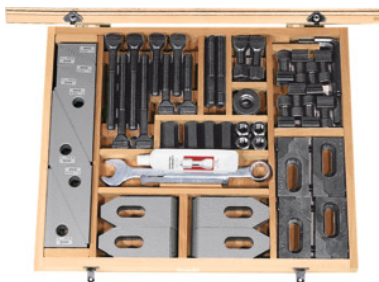

Set de scule de strângere, Dimensiunea nominală a canalelor în T / filet: 14/ M12mm



Date comandă

Numărul de comandă	375405 14/M12
GTIN	4020772083601
Clasa articolului	35A

Descriere

Execuție:

Compus din diverse elemente de prindere, care sunt necesare pentru fixarea rapidă, a dispozitivelor sau pieselor pe mese cu canale T. Toate piesele sunt din oțel îmbunătățit și pot fi comandate separat ulterior.

Livrare:

Chei combinate, pastă pentru șuruburi, cutii de lemn

Livrare:

Șuruburi pentru canale T Cod 375300 DIN 787: 4 buc./ 80 mm;

4 buc./ 125 mm;

2 buc./ 50 mm

Prezoane filetate Cod 375380 DIN 6379: 4 buc./ 100 mm

Bride de prindere Cod 372000 DIN 6314 Z: 4 buc./ 14x100

Piulițe înalte Cod 375385 DIN 6330 B: 6 buc.

Piulițe lungi Cod 375395: 4 buc.

Suporturi universale pentru clemele de prindere Cod 372200: 4 buc./ Ref. 2;

4 buc./ Ref. 3

Șaibă conică forma G Cod 375360 DIN 6319 G: 6 buc.

Elemente de prindere în adâncime Cod 375110: 4 buc./ Ref. 14

Suporturi cu arc pentru bridă de prindere Cod 370850: 4 buc./ Ref. 14

Perii pentru canale T Cod 375512: 1 buc./ Ref. 1

Descriere tehnică

Lungime cutie din lemn	460 mm
Înălțime de strângere fixare cvadruplă	2 - 160 mm
Dimensiunea nominală a canalelor în T	14 mm
Înălțime de strângere fixare dublă	2 - 270 mm
Lățime cutie din lemn	330 mm
Filet	M12
Înălțime cutie din lemn	50 mm
Tip	6530
Tip produs	Element de strângere