


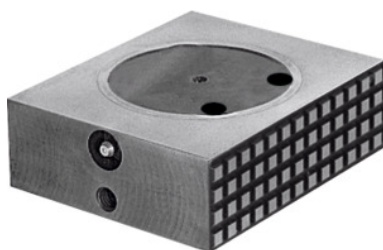

## Bac pivotant mobil, Pentru tip: 90



### Date comandă

Numărul de comandă	361660 90
GTIN	4250364400909
Clasa articolului	34A

### Descriere

#### Execuție:

Bac mobil, cu striere unilaterală.

#### Aplicație:

- Pentru fixarea pieselor cu suprafețe neparalele.
- Pentru prinderea bridelor de protecție Cod 361950; 361960; 361970.

#### Material:

Oțel călit, suprafețe rectificate.

#### Adaptat pentru :

NC8, Garant pentru mașini cu comandă numerică, Titan.

#### Livrare:

Inclusiv șuruburi de prindere.

Pentru tip: 90

Lățimea bacurilor b: 90 mm

Înălțimea bacului h: 34 mm

Lungimea bacului l: 68 mm

Recomandat pentru codul de culoare: Duo

Recomandat pentru codul de culoare: TC

### Descriere tehnică

Recomandat pentru codul de culoare	Duo
Recomandat pentru codul de culoare	TC

Recomandat pentru codul de culoare	LC
Recomandat pentru codul de culoare	NC8
Lățimea bacurilor b	90 mm
Lungimea bacului l	68 mm
Pentru tip	90
Înălțimea bacului h	34 mm
Tip produs	Bac de menghină