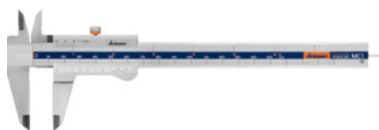


**Garant****Șubler Vernier 1/50, Domeniu de măsurare: 150mm****Date comandă**

Numărul de comandă	410105 150
GTIN	4045197578242
Clasa articolului	40Z

**Descriere****Execuție:**

Părțile de citire sunt cromate mat, antireflexie.

Gradații fine, contrast puternic.

Șurub de blocare a vernierului.

Cursor optimizat, ergonomic. Citire mai bună datorită gradației în culori contrastante.

Suprafețe de măsurare lepuite fin.

**Accesorii opționale:**

Tabel filetat cod 412180 pentru șubler spate.

**Descriere tehnică**

Citare	0,02 mm
Ambalaj	Husă
Calibrarea	A1
Lungimea ciocului	40 mm
Domeniu de măsurare	0 - 150 mm
Gradație	1/50 mm
Gradație	1/128 inch
Citare comutabilă	mm / inch
Standard	ISO 13385
Tijă de adâncime	Ø 1,6

Tijă adâncime existentă	da
Abatere de măsurare E MPE	±0,03 mm
Blocare	Șurub de blocare superior
Tehnică de măsurare	analogic
Material	Oțel inoxidabil, INOX
Toate componentele	călit
Tip produs	Șubler universal

## Servicii

Calibrare DAkkSȘublere / Șublere de adâncime Domeniu de măsurare maxim 200 mm	021010 200
CalibrareȘublere / șublere de adâncime Domeniu de măsurare maxim 200 mm	021000 200

## Accesorii

Husă din piele sintetică pentru șublerul cu vernier	412500
---	--------