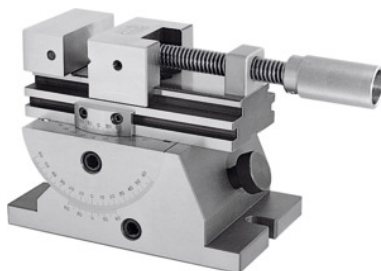


**Menghină universală pentru rectificare și control, Lățimea bacului A: 70mm****Date comandă**

Numărul de comandă	363350 70
GTIN	4045197313485
Clasa articolului	38F

Descriere**Execuție:**

- Oțel pentru scule, călit în întregime, rectificat de precizie.
- Ajustare pe 2 axe, rotativă și rabatabilă.
- Citirea scalei prin vernier: 3'.

Aplicație:

Pentru prelucrarea, rectificarea și controlul suprafețelor unghiulare de până la 46°.

Precizie:

În limita a 0,005 mm / 100 mm.

Descriere tehnică

Înălțime totală c	137 mm
Plaja de pivotare	2×60°
Lungimea totală a	180 mm
Deschidere maximă b	80 mm
Greutate	12 kg
Lățimea bacului A	70 mm
Înălțimea bacurilor C	30 mm
Lățime totală B	110 mm

Tip produs

Menghină de verificare