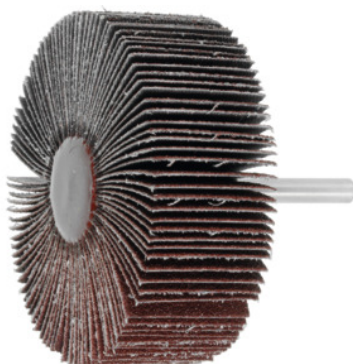


HOLEX**Șlefuitoare în evantai (A), Granulație 60, Ø cap×lățimea capului: 80X50mm****Date comandă**

Numărul de comandă	554100 80X50
GTIN	4045197235510
Clasa articolului	52E

Descriere**Execuție:**

Dispunere în evantai a lamelor în jurul axului sculei.

Lamele de șlefuit **acoperite cu corindon normal (A)**.

Aplicație:

Preponderent pentru șlefuirea fină și lustruirea pe raze mai mari la execuția sculelor și matrițelor, în producția containelor și a aparatelor. Lamelele abrazive se mulează pe contururile piesei.

Descriere tehnică

Turație maximă	7500 min ⁻¹
Turație recomandată	6000 min ⁻¹
Granulație	60
Lățimea capului	50 mm
Ø cozii	6 mm
Ø cap	80 mm

Material abraziv	Granulație abrazivă din corindon (A)
Prescurtare pentru material abraziv	A
Caracteristici nume produs	Granulație 60
Tip produs	Șlefuitoare în evantai

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V _c	Cod ISO
Alu Mg	recomandat		
Oțel < 900 N/mm ²	recomandat		
Oțel < 1400 N/mm ²	indicat în anumite condiții		
Oțel < 55 HRC	recomandat		
Oțel < 60 HRC	indicat în anumite condiții		
GG(G)	indicat în anumite condiții		
CuZn	recomandat		
Plastic, GRP	recomandat		
Lemn	recomandat		
Uscat	recomandat		