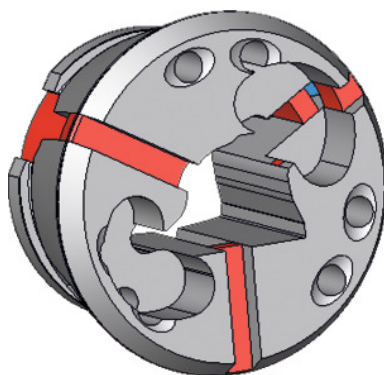


**HAINBUCH****Cap de prindere cu canale transversale, SK 100, Ø de prindere (increment de 1 mm): 23mm**

## Date comandă

Numărul de comandă	329952 23
GTIN	2050001925169
Clasa articolului	33H

## Descriere

### Execuție:

Cu canale transversale pentru material brut, Ø mic.

Capete de strângere, **pentru fixare cu secțiune circulară, increment de 0,5 mm respectiv 1 mm. La lansarea comenzii vă rugăm să precizați Ø de prindere dorit.**

### Aplicație:

Numeroase posibilități de utilizare, centre de prelucrare, aparate de măsurat sau elemente de strângere.

### Notă:

Alte mărimi de con, forme (de exemplu pătrat) și cu diametre neprelucrate (blankuri) sunt disponibile **la cerere!**

**Capetele de prindere pentru profiluri speciale conform dorințelor dumneavoastră individuale sunt disponibile la cerere.**

## Descriere tehnică

Ø de prindere	23 mm
Duritate	60 HR

Profil	rotund
Suprafață de prindere	Caneluri transversale
Lungime L	59 mm
Suport	SK 100
Tip produs	Cap de strângere