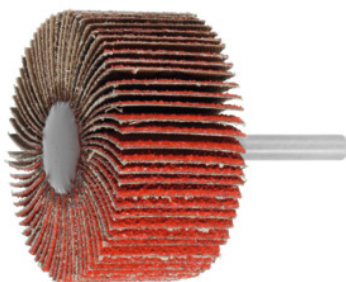


Garant

**Șlefuitoare în evantai (CER), Granulație 60, Ø capului × lățimea capului:
50X20mm**

**Date comandă**

Numărul de comandă	554150 50X20
GTIN	4045197882288
Clasa articolului	51E

Descriere**Execuție:**

Disponere în evantai a lamelor în jurul axului sculei.

Lamele de șlefuit **acoperite cu granulație ceramică (A)**.

Aplicație:

Preponderent pentru șlefuirea fină și lustruirea pe raze mai mari la execuția sculelor și matrițelor, în producția containelor și a aparatelor. Lamelele abrazive se mulează pe contururile piesei.

Descriere tehnică

Granulație	60
Ø cozii	6 mm
Turație maximă	15300 min ⁻¹
Turație recomandată	9000 min ⁻¹
Ø cap	50 mm
Lățimea capului	20 mm
Material abraziv	Granulație ceramică (CER)

Prescurtare pentru material abraziv	Ceramică
Caracteristici nume produs	Granulație 60
Tip produs	Șlefuitoare în evantai

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V _c	Cod ISO
Oțel < 900 N/mm ²	indicat în anumite condiții		
Oțel < 1400 N/mm ²	recomandat		
Oțel < 55 HRC	recomandat		
Oțel < 60 HRC	recomandat		
Oțel < 67 HRC	recomandat		
INOX	recomandat		
Ti	recomandat		
GG(G)	recomandat		
CuZn	recomandat		
Plastic, GRP	recomandat		
Lemn	recomandat		
Uscat	recomandat		