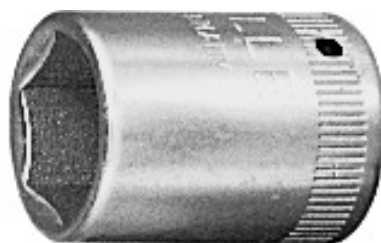


**Bit hexagonal, 1/4 inch, Deschiderea cheii: 14mm****Date comandă**

Numărul de comandă	631000 14
GTIN	4018754000104
Clasa articolului	63A

Descriere**Execuție:**

Forjată din oțel de înaltă calitate, teșită în interior pentru cuplarea rapidă a capetelor șuruburilor. Granulație optimă prin forjare specială. Deschideri ale cheii cu toleranță mică. Fără alunecare pe colțurile șuruburilor, capetele șuruburilor și ale piulițelor sunt protejate. Călite în baia de ulei fără tensionare și deformare, astfel precizie de potrivire exactă. Margine rotunjită cu profil **AS-Drive**. Locaș pătrat cu gaură conform DIN 3120-D 6,3.

Standard:**DIN 3124-S****Material:**

Oțel ultraperformant HPQ®, non exfoliere, cromat cu nichel.

Notă:

ATENȚIE!

Există, de asemenea, o alternativă de la GARANT pentru acest produs!

Număr recomandat de produs: 631029

Descriere tehnică

Deschiderea cheii	14 mm
Ø pe partea de antrenare	18,8 mm
Lungime	24 mm
Pătrat de antrenare	1/4 inch

Profil de antrenare	Cheie tubulară hexagonală
Material	Oțel ultraperformant HPQ®
Tip produs	Bit de cheie tubulară