


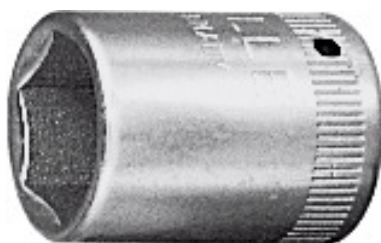

## Bit hexagonal, 1/4 inch, Deschiderea cheii: 8mm



### Date comandă

Numărul de comandă	631000 8
GTIN	4018754000043
Clasa articolului	63A

### Descriere

#### Execuție:

Forjată din oțel de înaltă calitate, teșită în interior pentru cuplarea rapidă a capetelor șuruburilor. Granulație optimă prin forjare specială. Deschideri ale cheii cu toleranță mică. Fără alunecare pe colțurile șuruburilor, capetele șuruburilor și ale piulițelor sunt protejate. Călite în baia de ulei fără tensionare și deformare, astfel precizie de potrivire exactă. Margine rotunjită cu profil **AS-Drive**. Locaș pătrat cu gaură conform DIN 3120-D 6,3.

#### Standard:

**DIN 3124-S**

#### Material:

Oțel ultraperformant HPQ®, non exfoliere, cromat cu nichel.

#### Notă:

<strong>ATENȚIE!

Există, de asemenea, o alternativă de la GARANT pentru acest produs!

Număr recomandat de produs: 631029</strong>

### Descriere tehnică

Ø pe partea de antrenare	11,6 mm
Deschiderea cheii	8 mm
Lungime	23 mm
Pătrat de antrenare	1/4 inch

Profil de antrenare	Cheie tubulară hexagonală
Material	Oțel ultraperformant HPQ®
Tip produs	Bit de cheie tubulară