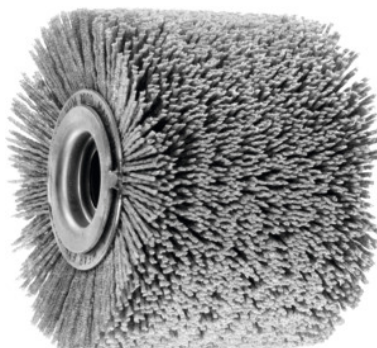


LESSMANN
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Perie de satinat Nylon abraziv 1,2 mm, SiC 80, Ø 100×70 mm****Date comandă**

Numărul de comandă	568436
GTIN	4017359204351
Clasa articolului	57L

Descriere**Execuție:**

Dimensiuni **Ø 100×70 mm**, Ø orificiului 19 mm, cu canal de pană dublu.

Peri din nylon cu inserție din **carbură de siliciu**, granulație 80. **Extrem de flexibile și maleabile**. Recomandate în special pentru debavurarea, curățarea și înăsprirea suprafețelor profilate.

Aplicație:

Pe mașini de satinare cu set de inele distanțiere Cod 568439.

Prescurtare pentru material abraziv: SiC

Descriere tehnică

Lățimea periei	70 mm
Ø găurii	19 mm
Grosimea perilor	1,2 mm
Ø periei D ₁	100 mm
Material abraziv	Carbură de siliciu (SiC) penetrată
Prescurtare pentru material abraziv	SiC

Caracteristici nume produs	Ø 100x70 mm
Tip produs	Perie de satinat

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V _c	Cod ISO
Alu Mg	recomandat		
Oțel < 900 N/mm ²	recomandat		
Oțel < 1400 N/mm ²	recomandat		
Oțel < 55 HRC	recomandat		
Oțel < 60 HRC	indicat în anumite condiții		
INOX	recomandat		
Ti	indicat în anumite condiții		
GG(G)	recomandat		
CuZn	recomandat		
Plastic, GRP	recomandat		
Lemn	recomandat		
Lăcuit	indicat în anumite condiții		
Uscat	recomandat		

Accesorii

Set de inele distanțiere 6 buc.	568439
---------------------------------	--------