


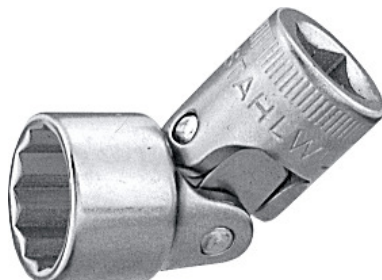

## Bit pentru cheie tubulară articulată, 3/8 inch, Deschiderea cheii: 10mm



### Date comandă

Numărul de comandă	637400 10
GTIN	4018754002467
Clasa articolului	63A

### Descriere

#### Execuție:

Forjată din oțel de înaltă calitate, cu partea interioară înecată, pentru prinderea rapidă a capetelor de șurub. Locaș pătrat conform **DIN 3120**.

Granulație optimă prin forjare specială. Deschiderile cheii cu toleranță restrânsă cu profil **AS-drive** care menajează șuruburile și piulițele. Călite în baia de ulei fără tensionare și deformare, astfel precizie de potrivire exactă. Margini rotunjite.

#### Standard:

**DIN 3124 L**

#### Material:

Oțel ultraperformant HPQ®, non exfoliere, cromat cu nichel.

### Descriere tehnică

Ø pe partea de antrenare	14,3 mm
Deschiderea cheii	10 mm
Lungime	45,5 mm
Pătrat de antrenare	3/8 inch
Profil de antrenare	Cheie tubulară bi-hexagonală
Tip produs	Bit de cheie tubulară

