


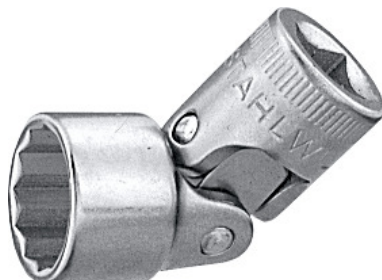

## Bit pentru cheie tubulară articulată, 3/8 inch, Deschiderea cheii: 12mm



### Date comandă

Numărul de comandă	637400 12
GTIN	4018754002481
Clasa articolului	63A

### Descriere

#### Execuție:

Forjată din oțel de înaltă calitate, cu partea interioară înecată, pentru prinderea rapidă a capetelor de șurub. Locaș pătrat conform **DIN 3120**.

Granulație optimă prin forjare specială. Deschiderile cheii cu toleranță restrânsă cu profil **AS-drive** care menajează șuruburile și piulițele. Călite în baia de ulei fără tensionare și deformare, astfel precizie de potrivire exactă. Margini rotunjite.

#### Standard:

**DIN 3124 L**

#### Material:

Oțel ultraperformant HPQ®, non exfoliere, cromat cu nichel.

### Descriere tehnică

Lungime	48 mm
Deschiderea cheii	12 mm
Ø pe partea de antrenare	16,9 mm
Pătrat de antrenare	3/8 inch
Profil de antrenare	Cheie tubulară bi-hexagonală
Tip produs	Bit de cheie tubulară

