


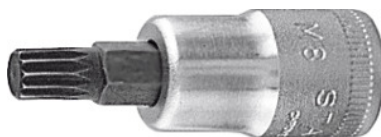

Bit pentru șurubelniță, profilat 3/8 inch, pentru șuruburi XZN, Pentru șuruburi: M8



Date comandă

Numărul de comandă	637520 M8
GTIN	4018754002696
Clasa articolului	63A

Descriere

Execuție:

Forjată din oțel de înaltă calitate, cu partea interioară înecată, pentru prinderea rapidă a capetelor de șurub. Locaș pătrat conform **DIN 3120**.

Granulație optimă prin forjare specială. Călite în baia de ulei fără tensionare și deformare, astfel precizie de potrivire exactă. Margini rotunjite.

Tijă din oțel special înalt aliat, rectificată.

Standard:

DIN 7422

Material:

Oțel ultraperformant HPQ®, non exfoliere, cromat cu nichel.

Descriere tehnică

Ø parte antrenantă	17,8 mm
Pentru șuruburi	M8
Lungime	52 mm
Pătrat de antrenare	3/8 inch
Profil de antrenare	Șurubelniță cu profil XZN
Tip produs	Bit de cheie tubulară

