


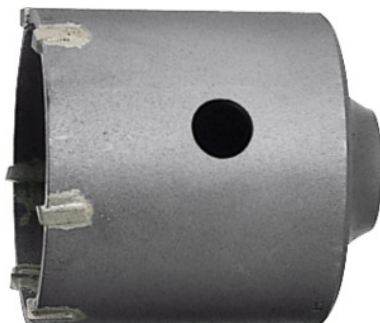

Carotă de perforare cu plăcuțe din carbură fără burghiu de centrare, Ø găurii: 68mm



Date comandă

Numărul de comandă	788000 68
GTIN	4002395357031
Clasa articolului	76G

Descriere

Execuție:

Cap de găurit **echipat cu plăcuțe din carbură rectificate cu diamant**. Cu filet interior M16 pentru coadă Cod 788022.

Aplicație:

Pentru executarea celor mai mari găuri și străpungeri cu **mașini de perforat prin percuție sau cu ciocan** în beton, zidărie, piatră naturală etc. **Pentru retractarea prizelor sub tencuială.**

Descriere tehnică

Ø găurii	68 mm
Lungimea totală	50 mm
Materialul sculei	Carbură
Utilizare cu percuție / fără percuție	Găurire cu percuție
Tip produs	Carote

Accesorii

Burghiu de centrare Lungime 120 mm	788070 120
Coadă de prindere pentru carote Lungimea totală 105 mm	788022 105