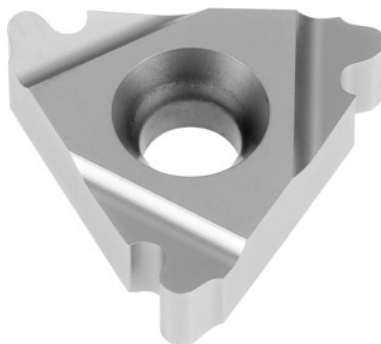


Garant

Plăcuță cu profil complet la 30° exterior, pe dreapta, HB7125, Număr de pași / inch: 4

**Date comandă**

Numărul de comandă	270964 4
GTIN	4045197929419
Clasa articolului	21J

Descriere tehnică

Număr de pași / inch	4
Materialul sculei	Carbura
Tip de utilizare	dreapta
Utilizare la interior/exterior	exterior
Profil plăcuțe amovibile	Profil complet
Categorie	HB7125
Tip de filet	RD
Tip de filet	RD-LH
Normă pentru filet	DIN 405
Unghi al flancurilor filetului rotund	30 grad
Grosime	4,76 mm

Mărimea plăcuței L	22 mm
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru filetare prin strunjire

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V _c	Cod ISO
INOX < 900 N/mm ²	recomandat	120 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	recomandat	120 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	recomandat	60 m/min	S
continuu	recomandat		
neregulat	recomandat		
înterupt	recomandat		
Umiditate maximă	recomandat		