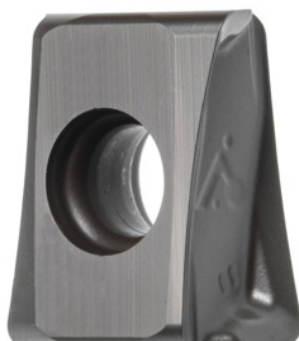


**Garant****LOEU 090408 TR-M, HB7515, Tip: ST1400****Date comandă**

Numărul de comandă	215986 ST1400
GTIN	4045197938107
Clasa articolului	21A

**Descriere****Notă:**Valori de referință pentru  $a_e = 0,3 \times D$  /  $a_p = 4\text{mm}$ 

Cod ISO Plăcuță amovibilă: LOEU090408 TR-M

Tip: ST1400

Rază la colț: 0,8 mm

Avans  $f_z$ : 0,1 mm**Descriere tehnică**

Avans $f_z$	0,1 mm
Cod ISO Plăcuță amovibilă	LOEU090408 TR-M
Tip	ST1400
Rază la colț	0,8 mm
Categorie	HB7515
Materialul sculei	Carbura
Numărul de schimbări / tășuri	4

Tip produs

Plăcuță amovibilă pentru frezare

**Date utilizator**

	<b>Se recomandă pentru</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Cod ISO</b>
Oțel < 1100 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	150 m/min	P
Oțel < 1400 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	105 m/min	P
Oțel < 50 HRC	indicat în anumite condiții	50 m/min	H
GG(G)	indicat în anumite condiții	275 m/min	K
Umiditate maximă	indicat în anumite condiții		
Umiditate minimă	indicat în anumite condiții		
Uscat	recomandat		
Aer	recomandat		