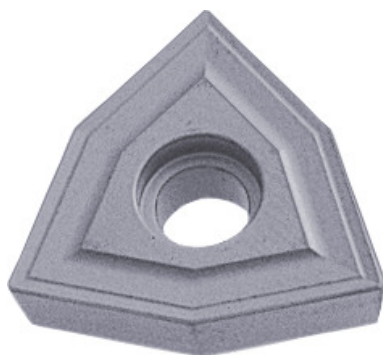


**KOMET® Unisix® Plăcuță amovibilă, BK7935, Denumire tip W29: 18-010****Date comandă**

Numărul de comandă	236910 18-010
GTIN	4047109288614
Clasa articolului	24T

**Descriere****Adaptat pentru :**

Cod 236630; 236635; 236650; 236685; 236686

**Notă:****Valorile de referință menționate se raportează la KUB Trigon®.**

Tip: INOX

Cod ISO Plăcuță amovibilă: WOEX 040304

Avans f în oțel < 900 N/mm<sup>2</sup>: 0,13 mm/rot**Descriere tehnică**

Avans f în oțel < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,13 mm/rot
Denumire	18-010
Cod ISO Plăcuță amovibilă	WOEX 040304
Numărul de schimbări / tăișuri	3
Categorie	BK7935
Tip	INOX
Materialul sculei	Carbură

Tip produs

Plăcuță amovibilă pentru găurire

**Date utilizator**

	<b>Se recomandă pentru</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Cod ISO</b>
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	160 m/min	M
Umiditate maximă	recomandat		
Uscat	indicat în anumite condiții		