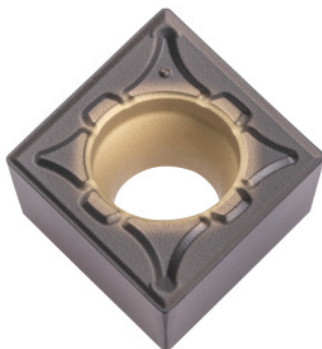


Garant**CCMT 09T304 Wiper, Categorie: HB7020****Date comandă**

Numărul de comandă	260151 HB7020
GTIN	4045197948861
Clasa articolului	21G

Descriere tehnică

Sfărâmător de aşchii	WSM
Avans f	0,15 - 0,3 mm/rot
Condiție de tăiere	ușor întreruptă
Categorie	HB7020
Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală	120 - 350 m/min
Adâncime de tăiere a_p	0,4 - 2 mm
Codificare finisare / degroșare	Degroșare
Materialul sculei	Carbura
Rază la colț	0,4 mm
Aplicația principală	P
Cod ISO Plăcuță amovibilă	CCMT 09T304

Numărul de schimbări / tășuri	2
Toleranță	M
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire