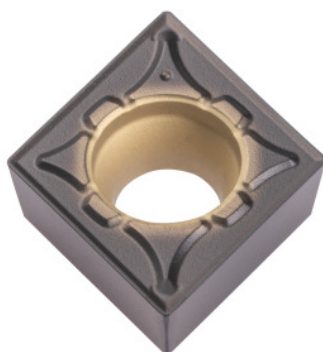


**Garant****CCMT 060208 Wiper, Categorie: HB7020****Date comandă**

Numărul de comandă	260145 HB7020
GTIN	4045197948854
Clasa articolului	21G

**Descriere tehnică**

Aplicația principală	P
Codificare finisare / degroșare	Degroșare
Sfârâmător de așchii	WSM
Viteză de așchiere $v_c$ Aplicație principală	120 - 350 m/min
Adâncime de tăiere $a_p$	0,4 - 2 mm
Materialul sculei	Carbura
Condiție de tăiere	ușor întreruptă
Categorie	HB7020
Rază la colț	0,8 mm
Avans $f$	0,15 - 0,3 mm/rot
Cod ISO Plăcuță amovibilă	CCMT 060208

Numărul de schimbări / tășuri	2
Toleranță	M
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire