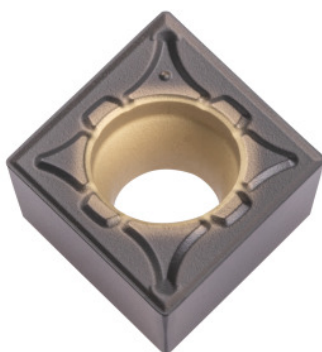


Garant**CCMT 060204 Wiper, Categorie: HB7020****Date comandă**

Numărul de comandă	260143 HB7020
GTIN	4045197948847
Clasa articolului	21G

Descriere tehnică

Avans f	0,15 - 0,3 mm/rot
Categorie	HB7020
Adâncime de tăiere a_p	0,4 - 2 mm
Sfârșământor de așchii	WSM
Materialul sculei	Carbura
Codificare finisare / degroșare	Degroșare
Condiție de tăiere	ușor întreruptă
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	120 - 350 m/min
Aplicația principală	P
Rază la colț	0,4 mm
Cod ISO Plăcuță amovibilă	CCMT 060204

Numărul de schimbări / tășuri	2
Toleranță	M
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire