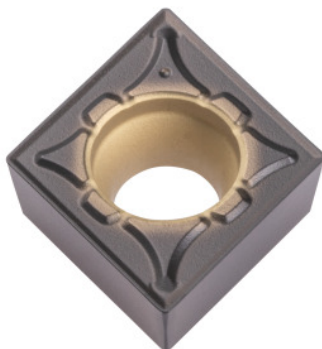


Garant**CCMT 120408 Wiper, Categorie: HB7020****Date comandă**

Numărul de comandă	260161 HB7020
GTIN	4045197948892
Clasa articolului	21G

Descriere tehnică

Sfărâmatore de așchii	WSM
Categorie	HB7020
Condiție de tăiere	ușor întreruptă
Avans f	0,15 - 0,3 mm/rot
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	120 - 350 m/min
Aplicația principală	P
Rază la colț	0,8 mm
Adâncime de tăiere a_p	0,4 - 2 mm
Materialul sculei	Carbura
Codificare finisare / degroșare	Degroșare
Cod ISO Plăcuță amovibilă	CCMT 120408

Numărul de schimbări / tășuri	2
Toleranță	M
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire