




Dispozitiv de fixare reglabil pentru sudură

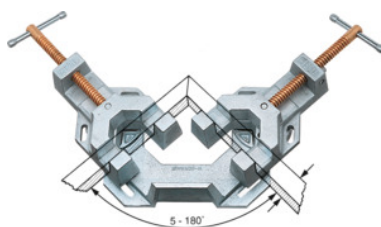

Date comandă

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 862850 |
| GTIN | 4008158007502 |
| Clasa articolului | 83K |

Descriere

Execuție:

Compus din placă de bază și 2 elemente de prindere reglabile; placa de bază și elementele de strângere din fontă de înaltă calitate, șurub cuprat, recomandat în special pentru lucrări de sudură. Orificiile longitudinale laterale permit fixarea pe mese de sudură sau dispozitive.

Aplicație:

Pentru prinderea pieselor la lucrări de sudură sau montare. Unghi de strângere reglabil progresiv la 5° – 180°.

Deschidere: 2x0 – 100 mm

Înălțimea bacurilor: 35 mm

Greutate: 10,7 kg

Unghi de strângere: 5 - 180 grad

Descriere tehnică

| | |
|---------------------|------------------------------------|
| Greutate | 10,7 kg |
| Deschidere | 2x0 – 100 mm |
| Înălțimea bacurilor | 35 mm |
| Unghi de strângere | 5 - 180 grad |
| Tip produs | Dispozitiv de fixare pentru sudură |

