


Tavă pentru raft galvanizată, cu grătar, Recomandat pentru lungimea traversei (mm) / volum de captare (l): 2700/240

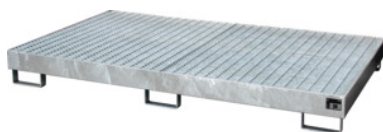

Date comandă

Numărul de comandă	983005 2700/240
GTIN	4052462030824
Clasa articolului	96U

Descriere

Execuție:

Din tablă de oțel de 3 mm. Distanță de la sol 100 mm.

Zincat la cald conform EN ISO 1461.

Cu grătar galvanizat.

Aplicație:

Pentru depozitare sigură și pentru golirea butoaielor. Pentru **lichide inflamabile din categoria GHS 1 – 3**, precum și **lichide dăunătoare pentru apă din categoriile GHS 1 – 4**.

Standard:

Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gemäß Bauregelliste nach Richtlinie der StawaR (Stahlwannenrichtlinie).

Adaptat pentru:

Raft tip palet cu adâncime 1100 mm. Nu sunt recomandate pentru rafturi tip palet Cod 991202 – 991227.

Descriere tehnică

Recomandat pentru lungimea traversei	2700 mm
Volum de captare	240 l
Adâncime	1300 mm
Greutate	200 kg
Înălțime	210 mm
Lățime	2650 mm

Încărcare pe suprafață	1000 kg/m ²
Grosimea materialului	3 mm
Material	galvanizat
Depozitare	Se permite depozitarea substanțelor inflamabile
Depozitare	Se permite depozitarea substanțelor dăunătoare mediului
Depozitare	Se interzice depozitarea substanțelor corozive
Depozitare	Depozitare clasa de pericol pentru apă 1-3
Tip produs	Tavă pentru raft